


Ficha Técnica

Unión recta FT

Referencia: 6067301

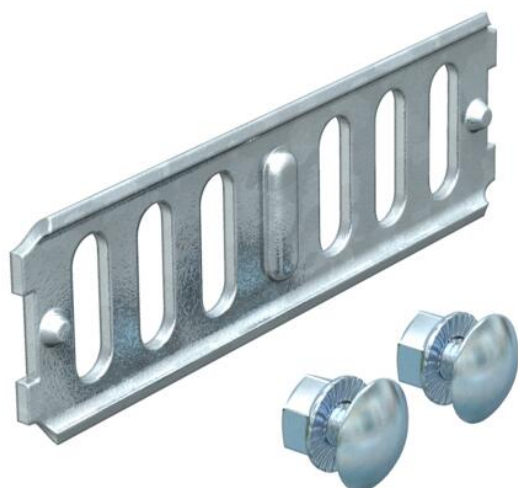

Unión recta para la conexión recta de bandejas portacables, y accesorios de ala 35 mm.

Incluido el material de fijación.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6067301
Tipo	RLVK 35 FT
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	35x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	5,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1401 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta FT

Referencia: 6067301



Dimensiones

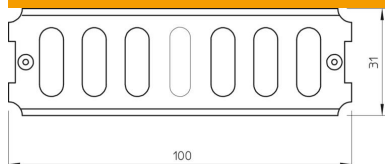

Tamaño	100 x 31
Longitud	100 mm
Ancho	3,5 mm
Altura	31 mm
Altura	1 in
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	35 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado