

# Ficha Técnica

## Juego de uniones rectas FS

Referencia: 6068146



Juego de uniones rápidas para uniones rectas sin tornillos de bandejas portacables y piezas preformadas con una altura del ala de 60 mm. La conexión equipotencial está asegurada sin ningún componente adicional.




**St** Acero  
**FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6068146                   |
| Tipo                               | RV 605 FS                 |
| Denominación 1                     | Set de conectores rectos  |
| Denominación 2                     | para bandeja portacables  |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 60x50                     |
| Color                              | zinc                      |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 10                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 18,1 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4577 kg CO2e / 1 Unidad |

### Dimensiones

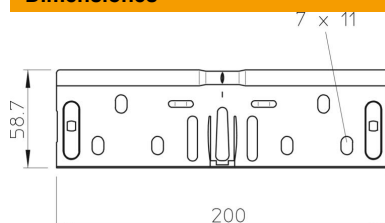

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tamaño           | 200 x 58,7 |
| Longitud         | 200 mm     |
| Ancho            | 50 mm      |
| Ancho            | 2 in       |
| Altura           | 60 mm      |
| Altura           | 2 in       |
| Espesor de chapa | 0,75 mm    |

# Ficha Técnica

## Juego de uniones rectas FS

Referencia: 6068146



### Datos técnicos

| Versión                                                  | Unión recta            |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Mantenimiento de función                                 | no                     |
| Apropiado para bandeja de rejilla                        | no                     |
| Apropiado para bandeja de escalera                       | no                     |
| Apropiado para bandeja portacables                       | sí                     |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 60 mm                  |
| Conector articulado horizontal                           | no                     |
| Conector articulado vertical                             | no                     |
| Conforme a ROHS                                          | sí                     |
| Acero inoxidable, barnizado                              | no                     |
| Tipo de conexión                                         | Conector sin tornillos |