

Ficha Técnica

Juego de uniones rectas FS

Referencia: 6068150



Juego de uniones rápidas para uniones rectas sin tornillos de bandejas portacables y piezas preformadas con una altura del ala de 60 mm. La conexión equipotencial está asegurada sin ningún componente adicional.




St Acero
FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6068150
Tipo	RV 607 FS
Denominación 1	Set de conectores rectos
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	60x75
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	18,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,472 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

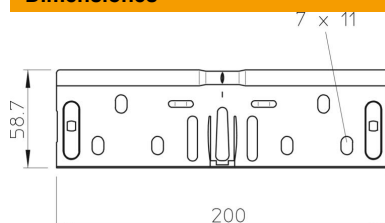

Tamaño	200 x 58,7
Longitud	200 mm
Ancho	75 mm
Ancho	3 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	0,75 mm

Ficha Técnica

Juego de uniones rectas FS

Referencia: 6068150



Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector sin tornillos