


# Ficha Técnica

## Juego de uniones rectas Magic FS

Referencia: 6069002



Conector de bandeja portacables con fijación rápida para la unión sin tornillos de bandejas portacables perforadas con ala de 85 mm. Gracias a la forma constructiva optimizada, el conector se puede instalar para formar radios y como pieza de compensación longitudinal en caso de grandes oscilaciones de temperatura.

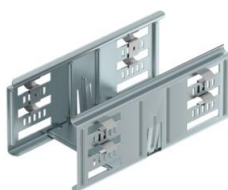

St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 6069002                        |
| Tipo                               | KTSMV 810 FS                   |
| Denominación 1                     | Set de conectores rectos       |
| Denominación 2                     | para bandeja portacables Magic |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 85x100x200                     |
| Color                              | zinc                           |
| Material                           | Acero                          |
| Superficie                         | Galvanizado en banda           |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                              |
| Cantidad                           | Pieza                          |
| Peso                               | 37,1 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3757 kg CO2e / 1 Unidad      |


# Ficha Técnica

## Juego de uniones rectas Magic FS


Referencia: 6069002



### Dimensiones

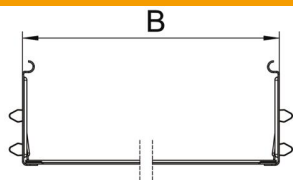

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tamaño           | 85x100 |
| Longitud         | 200 mm |
| Ancho            | 100 mm |
| Altura           | 85 mm  |
| Espesor de chapa | 1 mm   |
| Medida B         | 100 mm |

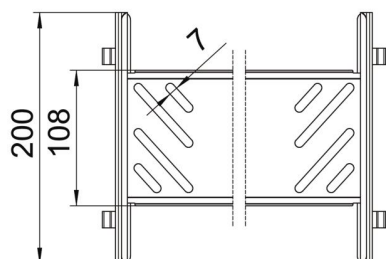

### Datos técnicos

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Versión                                                  | Unión recta            |
| Mantenimiento de función                                 | no                     |
| Apropiado para bandeja de rejilla                        | no                     |
| Apropiado para bandeja de escalera                       | no                     |
| Apropiado para bandeja portacables                       | sí                     |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 85 mm                  |
| Conector articulado horizontal                           | no                     |
| Conector articulado vertical                             | no                     |
| Conforme a ROHS                                          | sí                     |
| Acero inoxidable, barnizado                              | no                     |
| Tipo de conexión                                         | Conector sin tornillos |