


Ficha Técnica

Unión recta A4

Referencia: 6091234

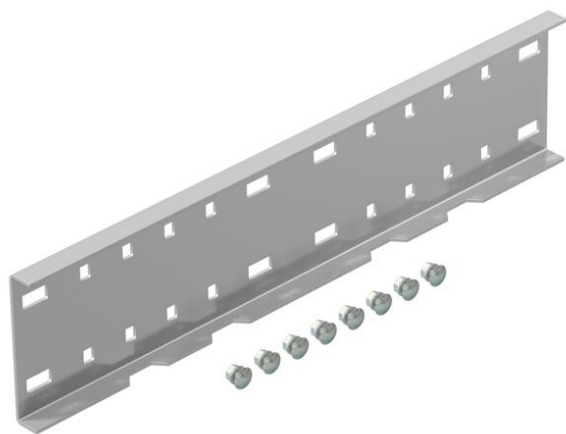

Unión recta para conexiones rectas de piezas preformadas, sistemas bandejas portacables y de escalera de vano ancho de ala 110 mm. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6091234
Tipo	WRVL 110 A4
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x500
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	154,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,6875 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta A4

Referencia: 6091234



Dimensiones

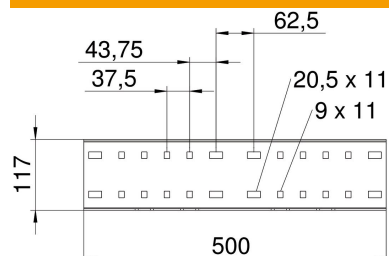

Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado