


Ficha Técnica

Conector articulado FT

Referencia: 6091334

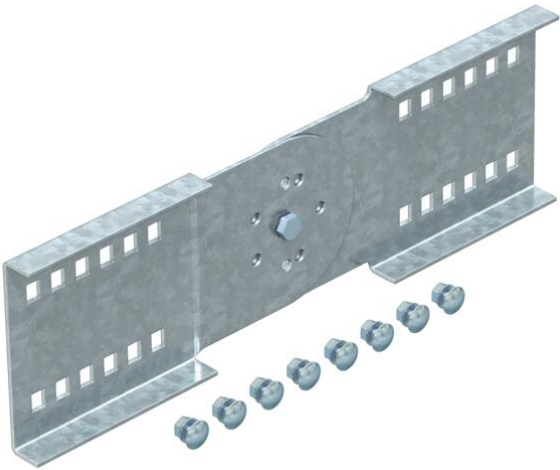

Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos de ala 110 mm.
Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



- St

Acero
- FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6091334
Tipo	WRGV 110 FT
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x380
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	119 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,7162 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector articulado FT

Referencia: 6091334



Dimensiones

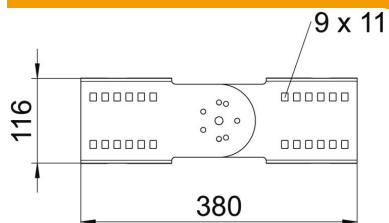

Longitud	380 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado