


Ficha Técnica

Unión angular 110 A4

Referencia: 6091397

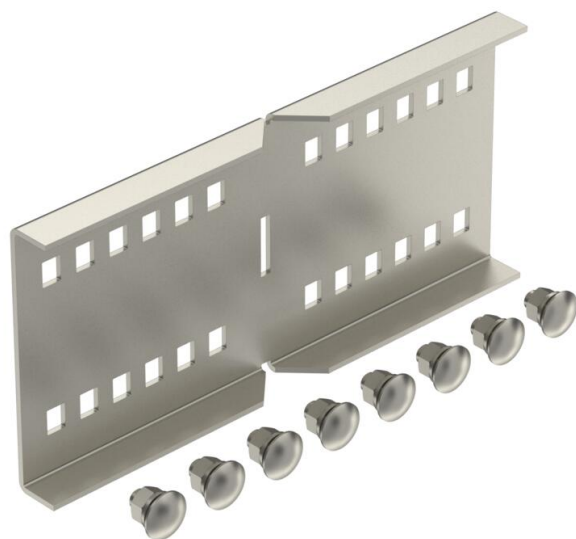

Unión curva para bandejas portacables y de escalera de vano ancho de ala 110 mm.
Incluido tornillos proporcionales con arandelas y tuercas.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6091397
Tipo	WRWVK 110 A4
Denominación 1	Unión angular
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x250
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	82 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,8526 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión angular 110 A4

Referencia: 6091397



Dimensiones

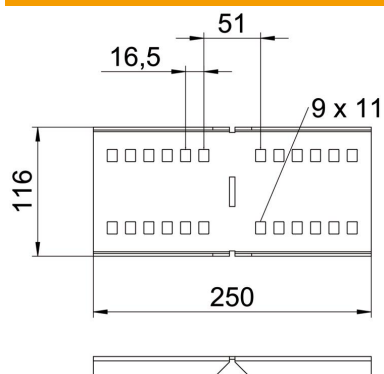

Longitud	250 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado