

Ficha Técnica

Ángulo exterior SL AE2070

Referencia: 6132270



Ángulo exterior como pieza preformada para modificar la dirección del canal para zócalo.
Ángulo exterior con borde oculto para encajar en la base del sistema.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6132270
Tipo	SL AE2070 rws
Denominación 1	Ángulo exterior
Denominación 2	SL 20x70 9010
Fabricante	OBO
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0494 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Ángulo exterior SL AE2070

Referencia: 6132270



Dimensiones

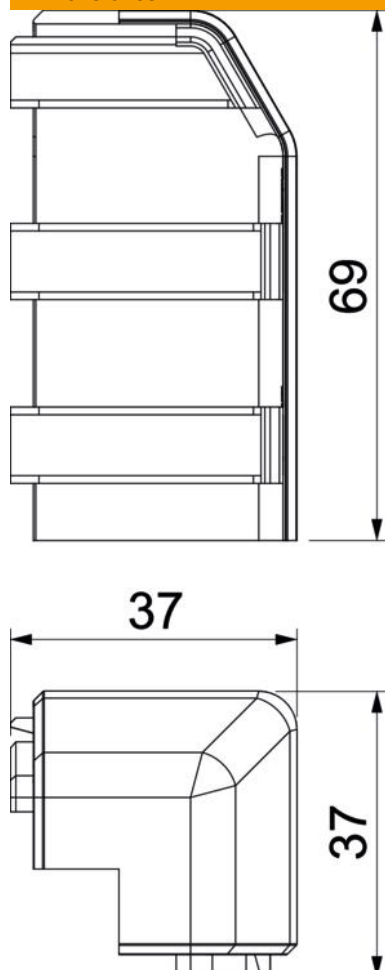

Longitud	37 mm
Altura	69 mm

Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Decoración	Sin
Falda obturadora de la tapa	Sin
Libre de halógenos	no
Con perfil para moqueta	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP10
Grado de protección código IK	IK06
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Ángulo mín.	90 mm