


# Ficha Técnica

## Conector articulado FT

Referencia: 6208944

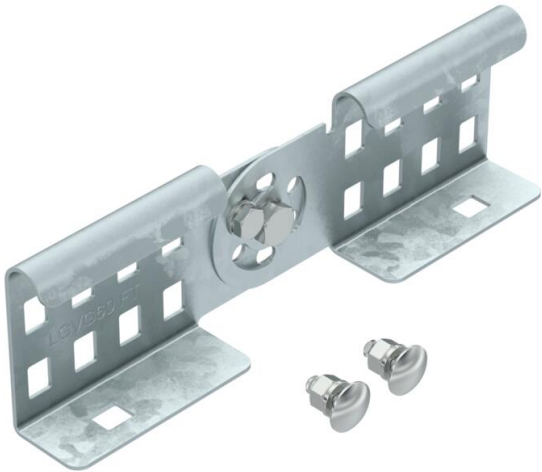

Unión regulable como unión exterior para la conexión de la bandeja de escalera y piezas preformadas con 60 mm de altura lateral.

La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



- St

Acero
- FT

Galvanizado por inmersión en caliente

| Datos maestros                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6208944                               |
| Tipo                               | LGVG 60 FT                            |
| Denominación 1                     | Conector articulado                   |
| Denominación 2                     | para bandeja de escalera              |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 64x210                                |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 10                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 29,9 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8298 kg CO2e / 1 Unidad             |

 
# Ficha Técnica

## Conector articulado FT

Referencia: 6208944



### Dimensiones



|                  |        |
|------------------|--------|
| Tamaño           | 64x210 |
| Longitud         | 210 mm |
| Ancho            | 28 mm  |
| Altura           | 60 mm  |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |

### Datos técnicos

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Versión                                                  | Unión recta y curva |
| Apropiado para bandeja de rejilla                        | no                  |
| Apropiado para bandeja de escalera                       | sí                  |
| Apropiado para bandeja portacables                       | no                  |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 60 mm               |
| Conector articulado horizontal                           | no                  |
| Conector articulado vertical                             | sí                  |
| Conforme a ROHS                                          | sí                  |
| Acero inoxidable, barnizado                              | no                  |
| Tipo de conexión                                         | Conector roscado    |