


Ficha Técnica

Unión recta 160 FT SOMY

Referencia: 6227732

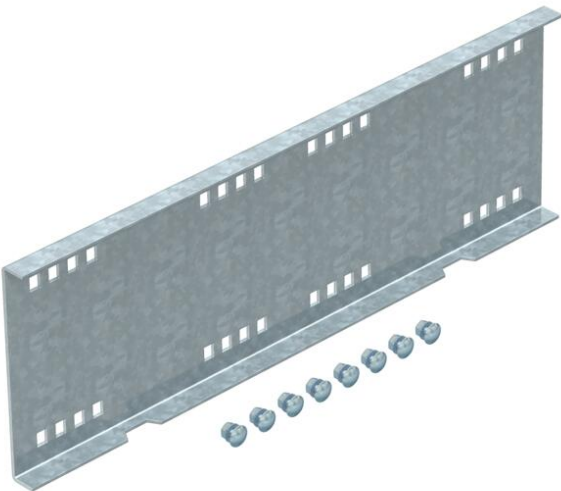

Unión recta para la conexión recta de piezas preformadas, sistemas bandejas portacables y de escalera de vano ancho de ala 160 mm. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.



- St** Acero
- FT SO** galvanizado por inmersión en caliente 85 µm

Datos maestros	
Referencia	6227732
Tipo	WRVL 160 FT SO
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160
Fabricante	OBO
Dimensión	160x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	galvanizado por inmersión en caliente 85 µm
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	221 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,4288 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta 160 FT SOMY

Referencia: 6227732



Dimensiones

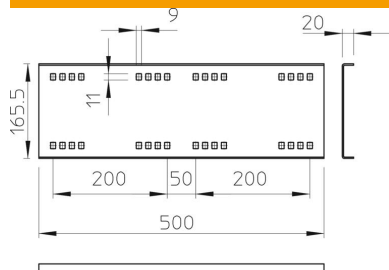

Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado