


# Ficha Técnica

## Unión angular de vano ancho 160 FT

Referencia: 6227850

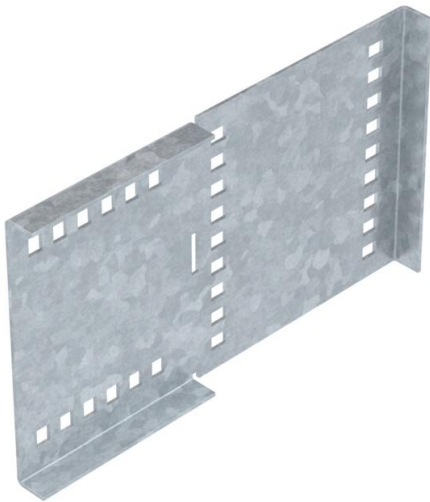

Conector en ángulo para conectar bandejas portacables y conductores verticales y horizontales de gran anchura con una altura lateral de 160 mm. Incluido el material de fijación.



- St** Acero
- FT** Galvanizado por inmersión en caliente

| Datos maestros                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 6227850                               |
| Tipo                               | WRWVV 160 FT                          |
| Denominación 1                     | Unión angular vertical                |
| Denominación 2                     | para sistema de vano ancho 160        |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 160x250                               |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 2                                     |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 124 kg                                |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8709 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

## Unión angular de vano ancho 160 FT

Referencia: 6227850



### Dimensiones

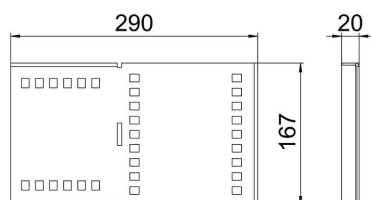

|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud         | 290 mm |
| Ancho            | 20 mm  |
| Altura           | 160 mm |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |

### Datos técnicos

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Versión                                                  | Unión curva      |
| Mantenimiento de función                                 | no               |
| Apropiado para bandeja de rejilla                        | no               |
| Apropiado para bandeja de escalera                       | sí               |
| Apropiado para bandeja portacables                       | sí               |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 160 mm           |
| Conector articulado horizontal                           | no               |
| Conector articulado vertical                             | no               |
| Conforme a ROHS                                          | sí               |
| Acero inoxidable, barnizado                              | no               |
| Tipo de conexión                                         | Conector roscado |