

Ficha Técnica

Unión LKM SV20

Referencia: 6247431



Unión para las bases de canal.

Con ella se garantiza la conexión equipotencial entre las bases de canal.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6247431
Tipo	LKM SV20
Denominación 1	Conector de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	20mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4310
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,19 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0252 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión LKM SV20

Referencia: 6247431



Dimensiones

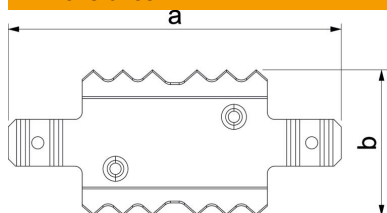

Ancho	20 mm
Medida a	45 mm
Medida b	20 mm

Datos técnicos

Versión	de caras interiores
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	20 x 20
Libre de halógenos	sí
Con conexión equipotencial	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK10
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C