

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340911



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 45.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente


Datos maestros

Referencia	6340911
Tipo	US 5 40 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x400
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	106 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,3799 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340911

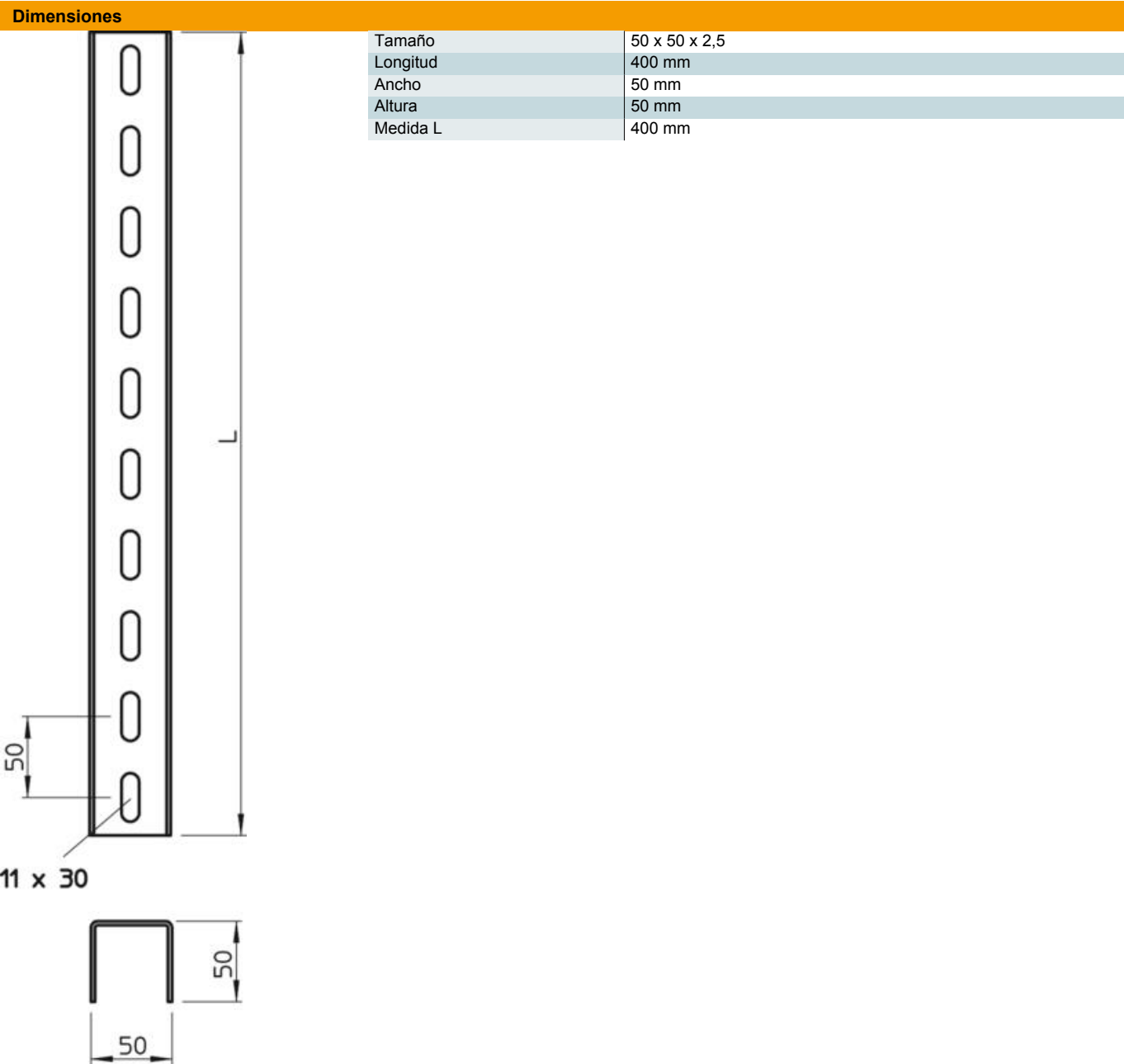

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340911



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm ⁴
Statischer Wert Iz	12,53 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,61 cm ³
Statischer Wert Wz	5,01 cm ³