

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada A2

Referencia: 6406138



Tomillo de cabeza alomada con pieza de cuatro cantos y tuerca multiuso.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6406138
Tipo	FRSB 6x12 A2
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,83 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0392 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada A2

Referencia: 6406138



Dimensiones

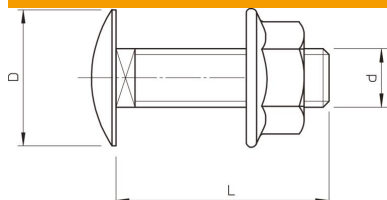

Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	A2-70
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no