


# Ficha Técnica

## Perfil de construcción y perfil de suspensión, SL62 FT

Referencia: 7103643

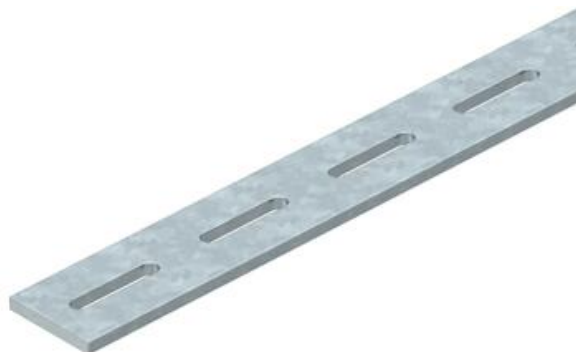

Perfil de construcción perforado de la bandeja de escalera para barcos SL 62 para la creación de construcciones de suspensión y de carga. Apto para elementos de fijación M8.  
El perfil de construcción está disponible, si se solicita, también en acero.




**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 7103643                               |
| Tipo                               | SLH 62 3000 FT                        |
| Denominación 1                     | Perfil de barra                       |
| Denominación 2                     | perforado                             |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 40x5x3000                             |
| Color                              | zinc                                  |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 3                                     |
| Cantidad                           | Metro                                 |
| Peso                               | 135,7 kg                              |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                              |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2748 kg CO2e / 1 Metro              |

### Dimensiones

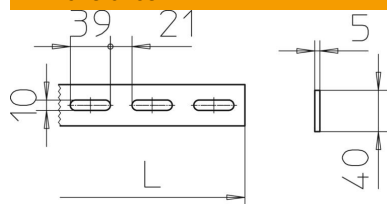

|          |          |
|----------|----------|
| Tamaño   | 40x5     |
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho    | 40 mm    |
| Altura   | 5 mm     |

### Datos técnicos

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
|-----------------------------|----|