


Ficha Técnica

Perfil angular WESP 50 FT

Referencia: 7105673

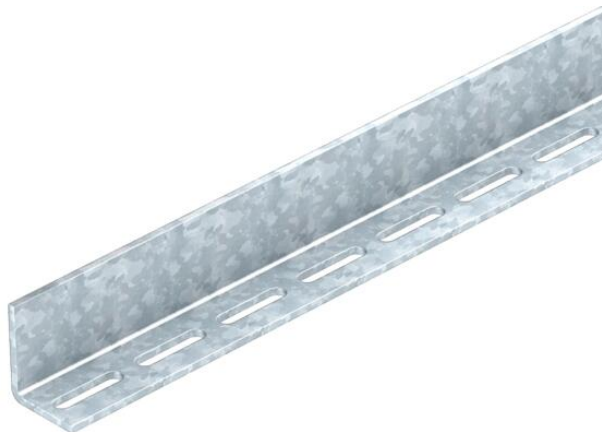

Perfil angular con perforaciones longitudinales para la creación de construcciones en suspensión y portantes.



St

Acero


FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	7105673
Tipo	WESP 50 40 FT
Denominación 1	Perfil angular
Fabricante	OBO
Dimensión	40x50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	246,34 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,7444 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones

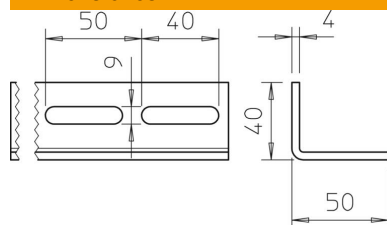

Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	40 mm
Espesor de chapa	4 mm