


Ficha Técnica

Conector articulado 160 FT SOMY

Referencia: 7189220

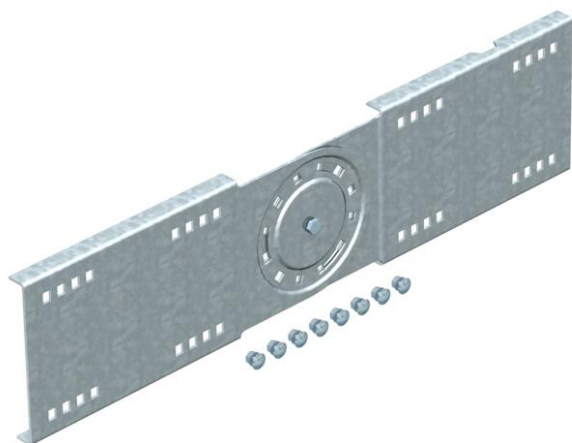

Unión regulable para todos los sistemas de bandejas portacables de amplios vanos y conductos de amplios vanos con una altura lateral de 160 mm. Incluido tornillos proporcionales con arandelas y tuercas.



St

Acero

FT
SO

galvanizado por inmersión en caliente 85 µm

Datos maestros

Referencia	7189220
Tipo	WRGV 160 FT SO
Denominación 1	Conector articulado
Denominación 2	para sistema de vano ancho 160
Fabricante	OBO
Dimensión	160x680
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	galvanizado por inmersión en caliente 85 µm
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	316,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,6374 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector articulado 160 FT SOMY

Referencia: 7189220



Dimensiones

Technical drawing of a mechanical component, likely a bracket or connector, showing dimensions in millimeters. The component is symmetrical and consists of two main rectangular sections connected by a central circular feature. The overall length is 680 mm. The width of the component is 20 mm. The height of the component is 165.5 mm. The central circular feature has a diameter of 9 mm. The distance from the center of the circular feature to the inner edge of the right rectangular section is 11 mm. The distance from the center of the circular feature to the inner edge of the left rectangular section is 200 mm. The distance from the center of the circular feature to the outer edge of the right rectangular section is 200 mm. The drawing includes a side view and a top view.

Longitud	680 mm
Ancho	20 mm
Altura	160 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos	
Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	160 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	sí
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado