

Ficha Técnica

Placa de fibra de silicato de calcio

Referencia: 7202912



Placa de fibra de silicato de calcio, como soporte de bandeja, para la construcción de marcos en agujero y para elevar el grosor de paredes finas.

Clase de material de construcción EN 13501 - A1 no inflamable.




Silicato de calcio

Datos maestros

Referencia	7202912
Tipo	KSI-P3
Denominación 1	Placa de silicatos de calcio
Denominación 2	para aplicaciones antifuego
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x250x30
Color	Blanco grisáceo
Material	Silicato de calcio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	222 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones

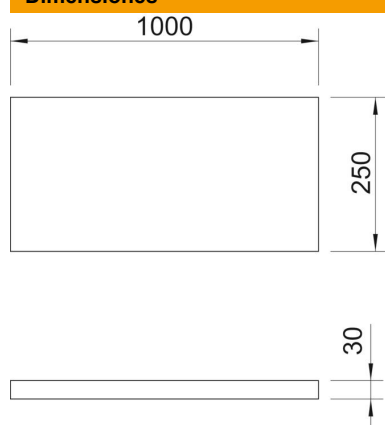

Tamaño	1000x250x30
Longitud	1.000 mm
Ancho	250 mm
Altura	30 mm
Medida B	250 mm
Medida d mín.	30 mm
Medida L	1.000 mm

Ficha Técnica

Placa de fibra de silicato de calcio

Referencia: 7202912



Datos técnicos	
Tipo de accesorio	Placa de fibra de silicato de calcio
Conforme a ROHS	sí