

Ficha Técnica

Elemento de conexión 38 mm

Referencia: 7399890



Para la unión de canales de instalación bajo suelo empotrados.
Con dos alojamientos ajustables para unidades de nivelación IBNEV.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7399890
Tipo	IBVE 25038
Denominación 1	Elemento de unión
Denominación 2	para canal 25038
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	131,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,0954 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de conexión 38 mm

Referencia: 7399890



Dimensiones

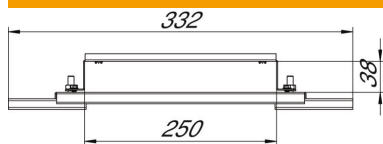

Longitud	332 mm
Ancho	105 mm
Altura	76 mm
Medida B	250 mm
Medida h	38 mm



Datos técnicos

Versión	Lengüeta
Adecuado para juntas de dilatación	no
Ancho de canal mín.	250 mm
Altura de canal mín.	38 mm
Con conexión equipotencial	sí
Conforme a ROHS	sí