


Ficha Técnica

Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 350, tamaño nominal 9

Referencia: 7401410



La tapa de montaje de alta resistencia para la caja bajo suelo tipo UZD350 es adecuada para montar un conjunto de tapa y marco cuadrado de alta resistencia de tamaño nominal 9. La abertura de montaje está rebajada 3 mm, por lo que puede cerrarse posteriormente con una tapa ciega.

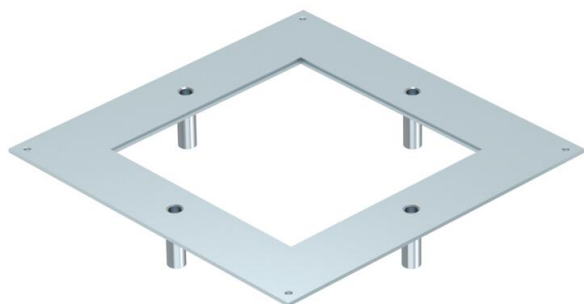

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	7401410
Tipo	DUG 350 9SL
Denominación 1	Tapa adaptadora cargas pesadas
Denominación 2	350 para tamaño nominal 9
Fabricante	OBO
Dimensión	382x382x59
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	294,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,7562 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 350, tamaño nominal 9

Referencia: 7401410

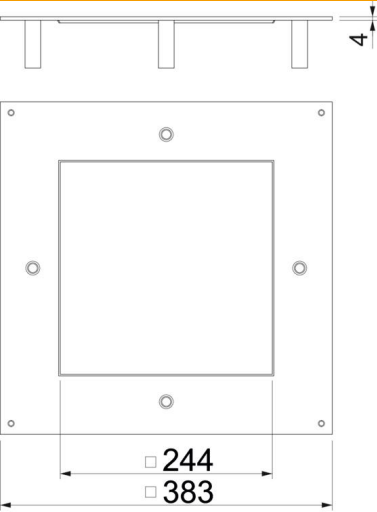

Dimensiones	
	Longitud
	383 mm
	Ancho
	383 mm
	Medida a
	244 mm
	Medida A
	383 mm

Datos técnicos	
Cuidados del suelo	seco
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	Cuadrado
Tamaño nominal	350 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	sí