


Ficha Técnica

Tapa ciega

Referencia: 7404910

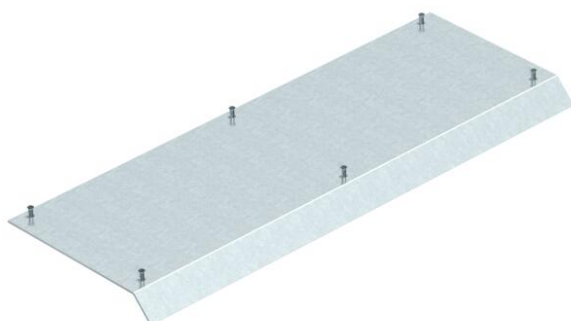

Tapa ciega para el canal sobre pavimento AIK, apropiada para las bases de canal AIK/U. La tapa se atornilla en los perfiles laterales de aluminio de la base del canal. El bisel de la tapa cubre la base del canal formando un ángulo de 45°.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7404910
Tipo	AIKF D 15040
Denominación 1	Tapa ciega
Denominación 2	para canal de superficie
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	376 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,6827 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa ciega


Referencia: 7404910



Dimensiones

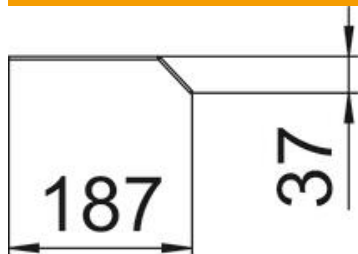

Longitud	800 mm
Ancho	150 mm
Altura	40 mm
Medida b	187 mm
Medida h	37 mm

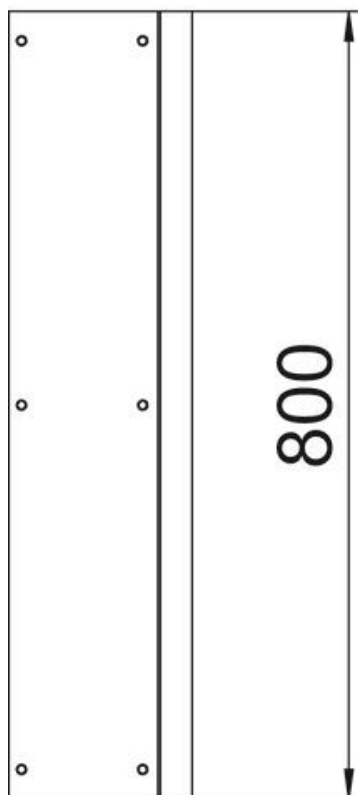

Ficha Técnica

Tapa ciega

Referencia: 7404910



Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	0
Versión	Tapa biselada en un lado
Función	Estándar
Con orificio de conexión	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Conforme a ROHS	sí