


# Ficha Técnica

Salida de cable SAK-2, latón

Referencia: 7407991

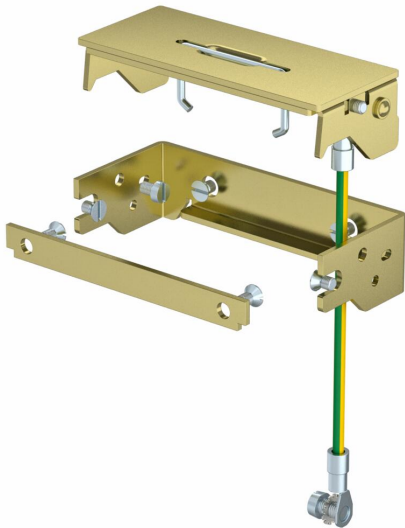

Salida de cables para el montaje en tapas y marcos RKS. Apropriada sólo para la aplicación en pavimentos de limpieza en seco.



**CuZn**  
37 Latón

| Datos maestros                     |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 7407991                  |
| Tipo                               | SAK-2 MS                 |
| Denominación 1                     | Salida de cable          |
| Denominación 2                     | para tapas y marcos      |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Material                           | Latón                    |
| Unidad VK más pequeña              | 1                        |
| Cantidad                           | Pieza                    |
| Peso                               | 29,5 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.               |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,129 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Salida de cable SAK-2, latón

Referencia: 7407991



## Dimensiones

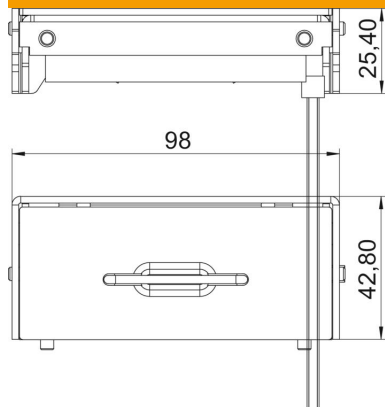

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 43 mm   |
| Ancho    | 98 mm   |
| Altura   | 25,5 mm |

## Datos técnicos

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Versión            | con salida de cable |
| Cuidados del suelo | seco                |