




1

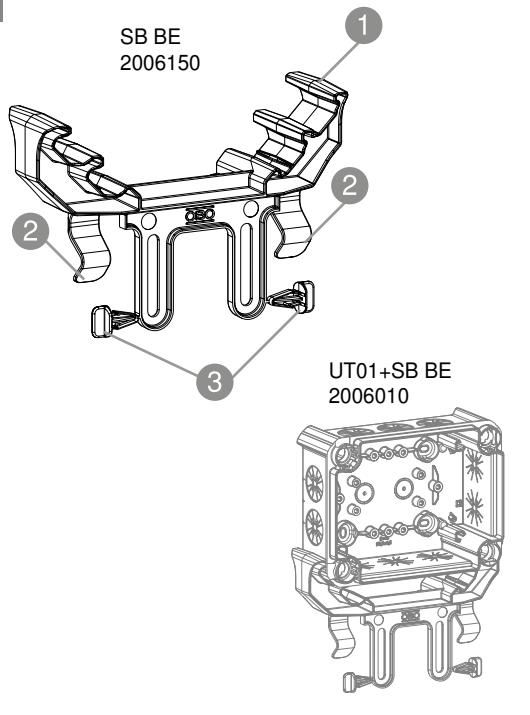


2

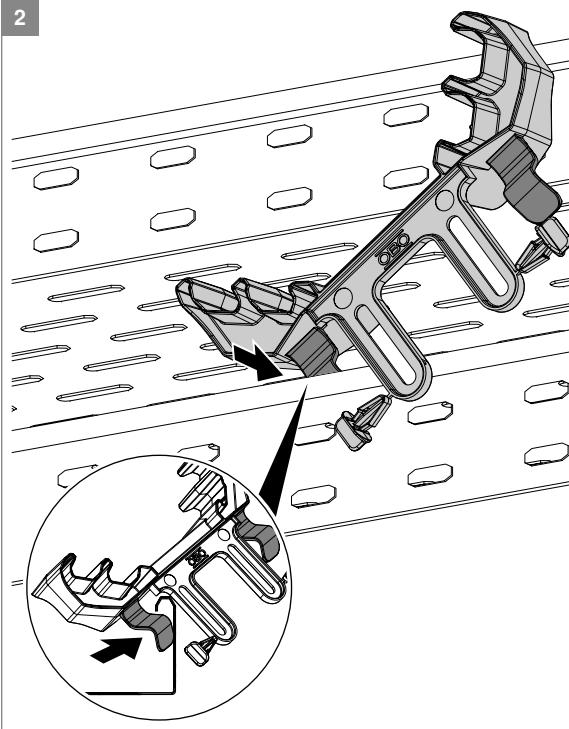


3

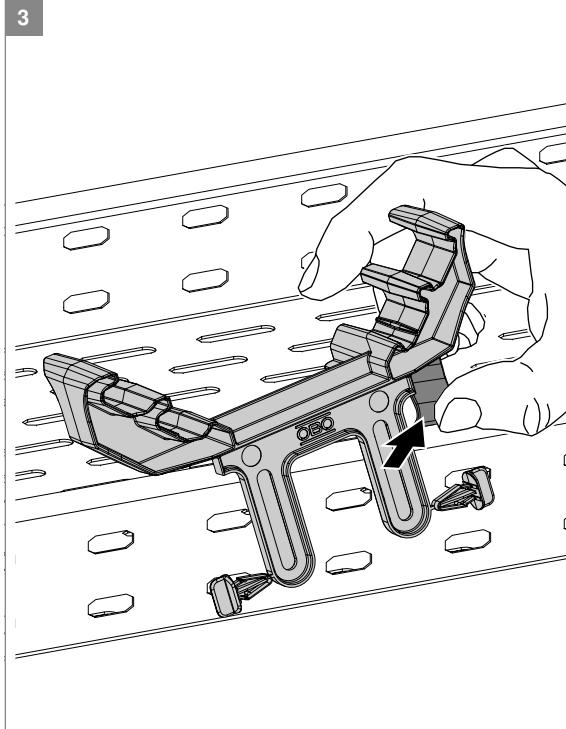


4

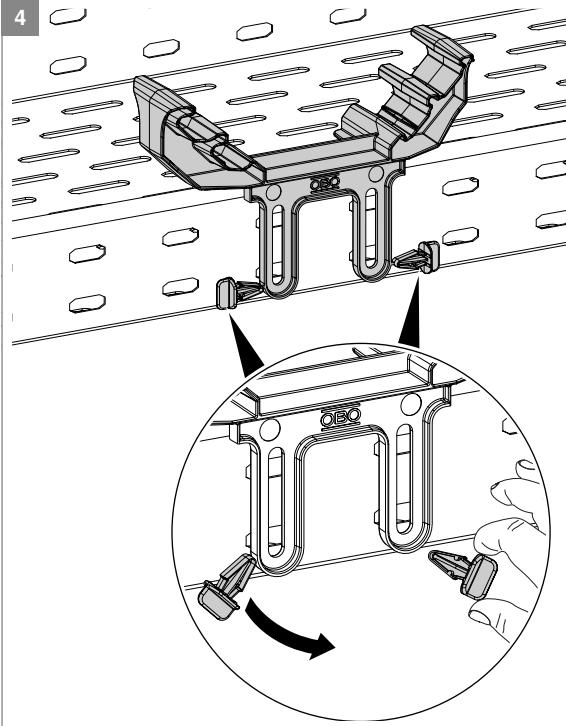

5

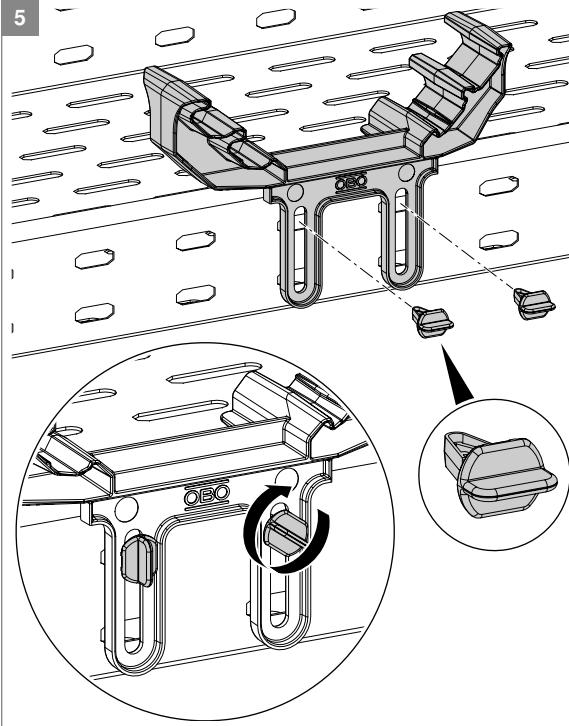

6

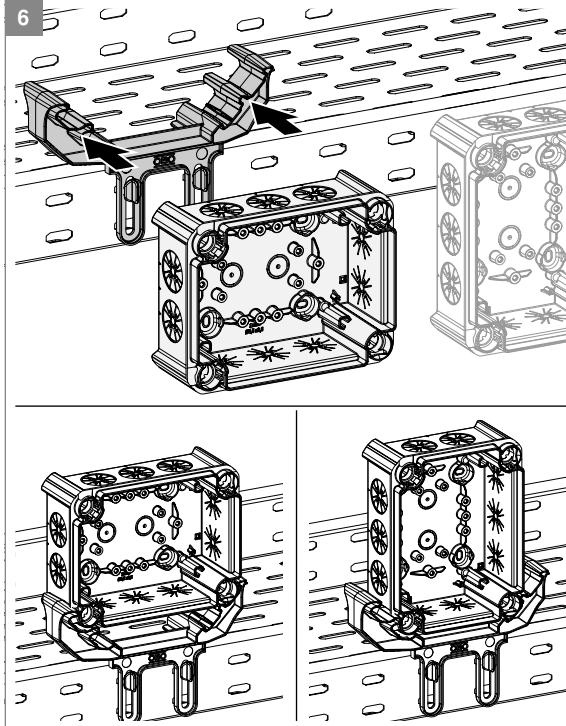

SB BE/UT01+SB BE

DE Universal-Befestigungselement/
Steckbarer Abzweigkasten
Montageanleitung

EN Universal fixing element/
Plug-in junction box
Mounting instructions

NL Montageplaat/schetsplaat/
Kabeldoos T100 onderbak
Montagehandleiding



Installation
mechanical expertise

OBO Bettermann
Holding GmbH & Co. KG

P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Technical Office
Tel.: +49 2373 89 - 13 00
technical-office@obo.de
www.obo-bettermann.com

DE

SB BE/UT01+SB BE (Art.-Nr. 2006150/2006010)

Produktbeschreibung

Universal-Befestigungselement (2006150) für Kabelabzweigkästen T60 und T100 sowie Steckbarer Abzweigkasten mit Befestigungselement (2006010), zum werkzeuglosen Montieren an Kabelrinnen. Kabelabzweigkästen sind beidseitig horizontal oder vertikal auf dem Befestigungselement montierbar.

- 1 ① Universal-Befestigungselement Grundkörper
- 2 ② Klemmfedern
- 3 ③ Fixierungselemente

Universal-Befestigungselement montieren

ACHTUNG **Bruchgefahr!** Klemmfedern können brechen, wenn das Universal-Befestigungselement von oben und mit beiden Klemmfedern gleichzeitig auf den Kabelrinnenholm aufgeklemmt wird.

Universal-Befestigungselement wie gezeigt schräg ansetzen.

- 2 Universal-Befestigungselement schräg ansetzen und erste Klemmfeder an Kante des Kabelrinnenholms klemmen.
- 3 Zweite Klemmfeder leicht aufdrücken und über Kante des Kabelrinnenholms drücken.
- 4 Fixierungselemente abreißen.
- 5 Fixierungselemente waagerecht einsetzen und zum Fixieren um 90° drehen.
- 6 Optional: Kabelabzweigkasten in Universal-Befestigungselement waagerecht oder senkrecht einschieben.

Universal-Befestigungselement entsorgen

Örtliche Müllentsorgungsvorschriften beachten.

– Kunststoffteile wie Hausmüll.

Technische Daten

Typ	SB BE	UT01+SB BE
Maße	165x163x49 mm	201x165x67 mm
Farbe	lichtgrau, RAL 7035	lichtgrau, RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen	Polypropylen

EN

SB BE/UT01+SB BE (Art.-Nr. 2006150/2006010)

Product description

Universal fixing element (2006150) for T60 and T100 junction boxes and plug-in junction box with fixing element (2006010), for tool-free installation on cable trays. Junction boxes can be mounted horizontally or vertically on both sides of the fixing element.

- 1 ① Universal fixing element basic body
- 2 ② Clamping springs
- 3 ③ Fastening elements

Mounting the universal fixing element

ATTENTION Risk of breakage! Clamping springs can break if the universal fixing element is clamped onto the cable tray rail from above and with both clamping springs at the same time. Insert the universal fastening element at an angle as shown.

- 2 Position the universal fixing element at an angle and clamp the first clamping spring at the edge of the cable tray rail.
- 3 Open the second clamping spring slightly and press it over the edge of the cable tray rail.
- 4 Tear off the fastening elements.
- 5 Insert the fastening elements horizontally and rotate 90° to fix them in place.
- 6 Optional: Slide the junction box horizontally or vertically into the universal fixing element.

Disposing the universal fixing element

Comply with the local waste disposal regulations.

- Plastic parts as domestic waste.

Technical data

Type	SB BE	UT01+SB BE
Dimensions	165x163x49 mm	201x165x67 mm
Colour	light grey, RAL 7035	light grey, RAL 7035
Material	Polypropylene	Polypropylene

NL

SB BE/UT01+SB BE (Art.-Nr. 2006150/2006010)

Productbeschrijving

Montageplaat (2006150) voor kabeldozen T60 en T100 en kabeldoos T100 onderbak met montageplaat (2006010) voor gereedschapsloos monteren aan kabelgaten. Kabeldozen kunnen aan beide zijden horizontaal of verticaal op het montageplaat worden gemonteerd.

- 1 ① Montageplaat basis
- 2 ② Klemveren
- 3 ③ Fixatie-elementen

Montageplaat monteren

LET OP **Gevaar voor breuk!** Klemveren kunnen breken, wanneer het montageplaat van boven en met beide klemveren tegelijkertijd op de kabelgootrand worden geklemd. Montageplaat schuin plaatsen zoals weergegeven.

- 2 Montageplaat schuin plaatsen en eerste klemveer op de rand van de kabelgoot klemmen.
- 3 Tweede klemveer licht opdrukken en over de rand van de kabelgoot drukken.
- 4 Fixatie-elementen afbreken.
- 5 Fixatie-elementen horizontaal plaatsen en 90° draaien om te fixeren.
- 6 Optie: kabeldozen in montageplaat horizontaal of verticaal inschuiven.

Montageplaat afvoeren

Houd de lokale afvalverwerkingsvoorschriften aan.

- Kunststof delen met het huisvuil.

Technische gegevens

Type	SB BE	UT01+SB BE
Afmetingen	165x163x49 mm	201x165x67 mm
Kleur	lichtgrijs, RAL 7035	lichtgrijs, RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen	Polypropyleen